

# AMPHENOL 以太网和 USB 连接系统

## AMPHENOL ATEX 以太网连接器

AMPHENOL 推出首款 ATEX 以太网连接器，用于 2 区、1 类和 2 分区的易爆环境

- IP68 侵入保护
- 大幅降低整体工厂成本
- 集成了 RJStop® 连接系统
- 设计用于石油、天然气、化工和电力领域的过程监控和数据采集，包括绿色能源应用
- 关于其他表面处理选项，请联系贵销售代理



订购 50 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	涂层	单价			
					1	5	10	25
523-RJ11FTVX2SA1N	RJ11FTVX2SA1N	A	方法兰插座，密封	镀镍	1419.45	1297.05	1194.16	1074.74
523-RJ11FTVX6N	RJ11FTVX6N	A	螺纹插头，带金属压盖	镀镍	1109.31	1013.65	933.26	839.91
523-RJFTVX2SA1N	RJFTVX2SA1N	A	方法兰插座，密封	镀镍	1523.38	1216.06	1186.93	1079.58
523-RJFTVX2SA2N03100	RJFTVX2SA2N03100BTX	A	方形密封法兰插座，0.3m 线组可连接 RJ45	镀镍	1549.08	1502.07	1446.49	1323.42
523-RJFTVX6MN	RJFTVX6MN	A	螺纹插头，带金属压盖	镀镍	958.67	922.91	897.80	856.97
523-RJFTVX7SA1N	RJFTVX7SA1N	A	密封 USB 锁紧螺母插座	镀镍	1790.61	1568.37	1424.66	1268.59
523-USBFTVX6N	USBFTVX6N	A	螺纹插头	镀镍	1430.25	1172.56	1127.63	1012.53
523-USBFTVX7SA2N03A	USBFTVX7SA2N03A	A	锁紧螺母插座，密封，0.3m 线组可连接 USB-A	镀镍	2002.26	1835.38	1694.20	1508.55

## 高可靠性 5 类和超 5 类以太网电缆和线组

- 特性:
- 无卤素，阻燃
  - 出色的耐水解和抗微生物特性
  - 抗紫外线
  - 可提供定制长度。请联系您的销售代理。

订购 10 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价	
				1	5
523-RJFSFTP5E0076	RJFSFTP5E0076	B	30 in. (0.762 m)，每一端 RJ45 插头注塑包覆；超 5 类	469.95	429.87
523-RJFSFTP5E0305	RJFSFTP5E0305	B	120 in. (3.05 m)，每一端 RJ45 插头注塑包覆；5 类	595.11	550.78

## 耐用 USBFTV 存储器密钥，USB 2.0

- 特性:
- 利用 USBF0DE 工具可更改插座的编码
  - IP68 吻合
  - 源自 MIL-DTL-38999 系列 III 规格

还可提供黑色，请联系销售代理。

如订购数量大于表中所示，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价	
				1	5
523-USBFTVKEY6A1024G	USBFTVKEY6A1024GCAP	C	1G 耐用 USB 带帽密钥，绿色编	1492.31	1118.99
523-FTVKEY6A2048GC	USBFTVKEY6A2048GCAP	C	2G 耐用 USB 带帽密钥，绿色编	2059.85	1730.11
523-FTVKEY6A4096GC	USBFTVKEY6A4096GCAP	C	4096 MB USB 带帽存储器密钥，绿色编	2359.04	1981.63

## 高可靠性 USB 2.0 电源线

- 特性:
- 无卤素，阻燃
  - 出色的耐水解和抗微生物特性
- 应用领域:
- 机器人技术
  - 运动控制
  - 铁路
  - CNC 机器
  - 战场通信
  - 工业过程

订购 10 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价	
				1	5
523-USB2AA100PUHFFR	USB2AA100PUHFFR	D	39.37 in. (1.0 m)，每一端 USB A 插头注塑包覆	605.31	558.75

## USB B FIELD 连接电缆系统 2.0

- 特性:
- USB-B 公插头，带注塑包覆 USB 2.0 电缆
  - IP67，密封，防止液体和尘垢损害
  - 塑料外壳，带螺纹耦合

订购 25 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价		
				1	5	10
523-USBBF6100	USBBF6100	E	B 类 USB (带 1.0 米线组) 转 USB A - 插头	126.35	123.00	118.60
523-USBBF6200	USBBF6200	E	B 类 USB (带 2.0 米线组) 转 USB A - 插头	116.59	114.43	111.45
523-USBBF7	USBBF7	F	B 类 USB 锁紧螺母 (带缆线) 转 5 针连接器 - 插座	101.92	97.00	96.70
523-USBBFC7	USBBFC7	G	锁紧螺母插座帽，带金属链	32.93	30.55	27.94

## 保护帽和垫片，用于 RJ 和 USB 插座


自动弹簧关闭保护 RJ Field 和 USB Field 插座不受尘垢和溅水损害。

RoHS Compliant  
订购 25 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价		
				1	5	10
<b>插头帽</b>						
523-RJF21BSCC	RJF21BSCC	H	RJ45 Field 扣帽，平滑嵌件，黑色	333.16	317.74	304.48
523-RJF21NSCC	RJF21NSCC	H	RJ45 Field 扣帽，金属膜嵌件，镍	330.48	305.52	290.55
523-USBF21BSCC	USBF21BSCC	I	USB Field 扣帽，平滑嵌件，黑色	347.69	293.31	275.20
523-USBF21NSCC	USBF21NSCC	I	USB Field 扣帽，金属膜嵌件，镍	354.10	315.21	298.82

**垫片** 订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	图	描述	单价		
				1	25	50
523-JE14	JE14	J	垫片，用于面板安装插座	10.06	7.52	6.89
523-JE15	JE15	J	垫片，用于 USB 和 IEEE 1694	18.63	14.68	13.78
523-JE18	JE18	J	垫片，用于面板安装插座	11.03	10.50	9.31
523-JE19	JE19	J	垫片，用于面板安装插座	24.66	18.03	16.46

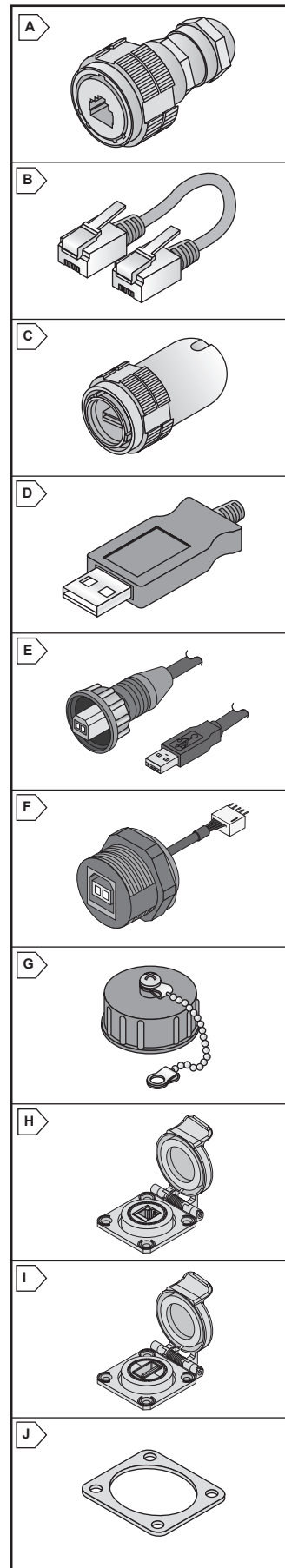

数据/网络/电信  
Amphenol