

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

塑料外壳

直式电缆出口

- 按入式系统，易于组装
- 可提供齿槽，供安装外壳时定位
- 直式电缆出口，带应力消除件
- 颜色：黑色
- 根据 FCT Electronics 公司文档，本品符合 RoHS 标准




订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	位置数	外壳尺寸	单价		
				1	10	100
643-FKH1E	FKH1E	9	1	20.34	18.33	16.99
152-FKH2E	FKH2E	15	2	22.05	19.89	18.40
152-FKH3E	FKH3E	25	3	23.32	21.01	19.44
152-FKH4E	FKH4E	37	4	27.42	24.66	22.80
152-FKH5E	FKH5E	50	5	28.01	25.26	23.32

带大内腔

- 直式或转角式电缆出口，带应力消除件
- 与挡簧系统和预装锁定螺钉实现轻松组装
- 颜色：黑色
- 根据 FCT Electronics 公司文档，本品符合 RoHS 标准

 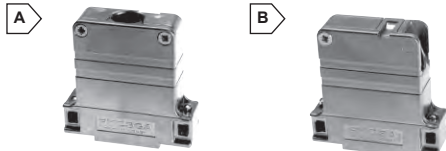


订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	图	位置数	外壳尺寸	单价		
					1	10	100
直式电缆出口							
152-FKC1GE	FKC1GE	A	9	1	24.36	22.28	20.49
152-FKC2GE	FKC2GE	A	15	2	25.33	22.65	20.86
152-FKC3GE	FKC3GE	A	25	3	27.42	25.03	23.02
152-FKC4GE	FKC4GE	A	37	4	28.68	26.22	24.06
152-FKC5GE	FKC5GE	A	50	5	31.44	28.09	25.93
角度电缆出口							
152-FKC1E	FKC1E	B	9	1	25.33	22.65	20.86
152-FKC2E	FKC2E	B	15	2	26.37	23.62	21.75
152-FKC3E	FKC3E	B	25	3	27.71	24.81	22.80
152-FKC4E	FKC4E	B	37	4	28.68	26.22	24.06
152-FKC5E	FKC5E	B	50	5	32.33	29.58	27.27

一体式

- 直式或者直角式电缆出口，带应力消除件
- 颜色：灰色



直式电缆出口							
152-6009	F-PHG-1E	A	9	1	16.54	14.16	12.81
152-6015	F-PHG-2E	A	15	2	18.25	15.50	14.01
152-6025	F-PHG-3E	A	25	3	19.22	15.50	14.23
152-6037	F-PHG-4E	A	37	4	19.74	16.17	14.53
152-6050	F-PHG-5E	A	50	5	22.28	19.82	17.43
直角式电缆出口							
152-6109	F-PHR-1E	B	9	1	19.22	15.79	14.60
152-6115	F-PHR-2E	B	15	2	19.67	16.54	14.90
152-6125	F-PHR-3E	B	25	3	19.97	17.51	16.46
152-6137	F-PHR-4E	B	37	4	25.26	22.72	21.38
152-6150	F-PHR-5E	B	50	5	19.97	17.95	15.57

带可锁定螺钉

- 可选择的直式及/或直角式电缆出口，带电缆夹
- 根据 FCT Electronics 公司文档，本品符合 RoHS 标准



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	位置数	外壳尺寸	单价		
				1	10	100
无屏蔽，灰色						
152-6209	FPHGR-1E	9	1	23.77	19.15	17.21
152-6215	FPHGR-2E	15	2	28.83	23.84	21.46
152-6225	FPHGR-3E	25	3	29.35	24.21	21.83
152-6250	FPHGR-5E	50	5	35.98	32.63	30.47
屏蔽，金属色银						
152-4009	FPHGR-1AE	9	1	60.05	49.69	44.77
152-4015	FPHGR-2AE	15	2	68.84	56.25	51.03
152-4025	FPHGR-3AE	25	3	76.29	65.86	60.35
152-4037	FPHGR-4AE	37	4	93.65	77.26	69.73
152-4050	FPHGR-5AE	50	5	106.39	88.66	82.77

金属外壳，内腔大

- 直式或转角式电缆出口，带应力消除件
- 与挡簧系统和预装锁定螺钉实现轻松组装

- 适合高强度应用
- 根据 FCT Electronics 公司文档，本品符合 RoHS 标准



* 大电缆出口

订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	图	位置数	外壳尺寸	单价		
					1	10	100
直式电缆出口							
152-FMK1G	FMK1G	A	9	1	43.51	39.04	35.91
152-FMK2G	FMK2G	A	15	2	50.29	45.15	41.57
*152-FMK2GK201	FMK2G-K201	A	15	2	71.97	62.95	55.95
152-FMK3G	FMK3G	A	25	3	55.50	49.69	45.82
*152-FMK3G-K201	FMK3G-K201	A	25	3	86.42	75.62	67.20
152-FMK4G	FMK4G	A	37	4	71.67	64.22	59.15
152-FMK5G	FMK5G	A	50	5	78.00	71.22	65.56
斜角电缆出口							
152-FMK1	FMK1	B	9	1	37.85	34.57	31.89
152-FMK2	FMK2	B	15	2	45.30	41.57	39.26
*152-FMK2-K201	FMK2-K201	B	15	2	86.79	74.28	65.19
152-FMK3	FMK3	B	25	3	57.74	51.70	47.68
*152-FMK3-K201	FMK3-K201	B	25	3	84.26	73.76	65.56
152-FMK4	FMK4	B	37	4	83.59	75.99	69.66
152-FMK5	FMK5	B	50	5	73.23	66.90	61.61
正常腔							
152-FMH1	FMH1	C	9	1	67.05	52.15	39.11
152-FMH2	FMH2	C	15	2	57.07	51.85	46.64
152-FMH3	FMH3	C	25	3	78.45	70.63	65.19
152-FMH4	FMH4	C	37	4	92.38	83.96	76.96
152-FMH5	FMH5	C	50	5	102.96	93.57	85.82

防尘帽

塑料：

- 符合 IP50 防护等级要求，DIN 40050

屏蔽：

- 简单安装-先推再拧到位置
- 符合 IP50 防护等级要求，DIN 40050
- 黄铜镀锡



* 有系带

订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	图	外壳尺寸	种类	单价		
					1	10	100
塑料							
152-1042-1P	F1042-1P	A	1	插头	5.51	5.44	4.92
152-1042-1S	F1042-1S	A	1	插座	4.77	4.69	4.24
*152-1042-1SK	F1042-1SK	A	1	插座	15.72	13.78	12.22
152-1042-3P	F1042-3P	A	3	插头	4.84	4.84	4.31
152-1042-3S	F1042-3S	A	3	插座	4.84	4.84	4.31
屏蔽							
152-FSSK1P	FSSK1P	B	1	插头	80.31	72.34	66.90
152-FSSK2P	FSSK2P	B	2	插头	84.93	76.44	70.78
152-FSSK3P	FSSK3P	B	3	插头	89.33	80.46	74.50
152-FSSK1S	FSSK1S	B	1	插座	80.31	72.34	66.90
152-FSSK2S	FSSK2S	B	2	插座	81.35	73.53	70.78
152-FSSK3S	FSSK3S	B	3	插座	85.60	77.26	74.50

硬件

订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	FCT 料号	描述	单价		
			1	10	100
152-0003	FFB-1/5	锁定卡簧	4.77	3.28	2.82
152-FGK1/5	F-GK1/5	锁定块	3.35	3.05	2.88
1520005	F-GSCH1/5-K835	螺钉锁	12.37	9.24	7.25
1520006	FRS1/5-K190	翼形螺钉	13.11	9.61	8.05
152-FRH1/5P	FRH1/5P	锁定钩，用于 FMK 和 FKH	4.17	3.73	3.43
643-FKT1-2	FKT1-2	橡胶套管，用于 FKC 和 FKH 外壳尺寸 1-2	2.53	2.24	2.12
152-FKT3-4	FKT3-4	橡胶套管，用于 FKC 和 FKH 外壳尺寸 3-4	2.98	2.68	2.58
152-FKT5	FKT5	橡胶套管，用于 FKC 和 FKH 外壳尺寸 5	3.35	3.05	2.94
152-F1066	F1066	螺旋定位件	2.98	2.68	2.57