


# PHOENIX CONTACT DIN 导轨安装端子板附件

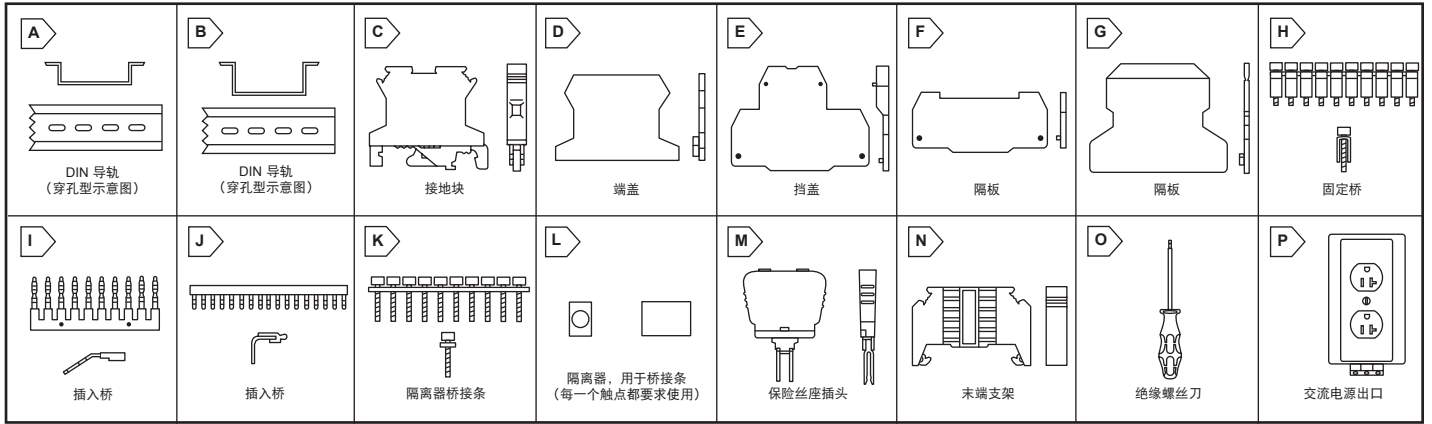

## DIN 导轨端子板附件

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		图	Phoenix 类型	描述	单价		
制造商	制造商料号				1	10	50
651-5602099		A	NS 15	15mmx5.5mmx1m DIN 导轨, 穿孔	70.40	64.52	59.67
651-5602100		A	NS 35/7.5	35mmx7.5mmx1m DIN 导轨, 穿孔	79.86	73.23	67.72
651-5603400		A	NS 35/7.5	35mmx7.5mmx1m DIN 导轨, 未穿孔	83.96	77.11	71.07
651-0801733	*	A	NS 35/7.5	35mmx7.5mmx2m DIN 导轨, 穿孔	90.37	79.42	69.06
651-5603401		B	NS 35/15	35mmx15mmx1m DIN 导轨, 穿孔	129.63	118.83	109.89
651-5604188	*	-	NS 35/58 AL	35mmx58mmx2m DIN 导轨, 穿孔	117.41	106.54	99.38
651-3100318		C	MT 1.5 PE	4.2mm 接地块 (30-14 AWG)	48.28	43.36	41.12
651-1413117		C	MBK 3/E-Z-PE	5.2mm 接地块 (30-12 AWG)	43.43	38.96	37.10
651-0452043		C	MBK 5/E-Z-PE	6.2mm 接地块 (24-10 AWG)	46.86	42.09	39.04
651-3005853		C	USLKG 1.5 N	4.2mm 接地块 (30-14 AWG)	105.72	100.35	92.31
651-0441119		C	USLKG 2.5 N	5.2mm 接地块 (30-12 AWG)	54.16	48.57	44.10
651-0441504		C	USLKG 5	6.2mm 接地块 (26-10 AWG)	51.70	46.41	42.02
651-0442079		C	USLKG 6 N	8.2mm 接地块 (26-8 AWG)	58.26	52.22	47.31
651-3003923		C	USLKG 10 N	10.2mm 接地块 (24-6 AWG)	63.33	56.77	51.41
651-2774211		C	UKK 5-PE	6.2mm 接地块 (26-10 AWG) 2 位	107.95	96.78	92.01
651-3100321		D	D-MT 1.5	端盖	4.77	4.24	3.93
651-3002665		D	D-MTTB 1.5	端盖	7.60	6.76	6.44
651-1415021		D	D-MBK/E	端盖	5.81	5.13	4.89
651-3001022		D	D-UK 2.5	端盖	7.75	6.91	6.21
651-3003020		D	D-UK 4/10	端盖	7.90	7.06	6.67
651-2770024		D	D-UKK 3/5	端盖	12.89	11.18	10.65
651-2777027		D	D-UDK RELG	端盖	15.05	13.56	12.81
651-3002678		E	DG-MTTB 1.5	端盖	9.09	8.12	7.75
651-2770817		E	DG-UKK 3/5	端盖	13.63	12.14	11.55
651-3002681		F	DP-MTTB 1.5	隔板	8.42	7.52	7.11
651-2770794		F	DP-UKK 3/5	隔板	8.79	7.82	7.41
651-3003224		G	ATP-UK	隔板	9.16	8.20	7.39
651-1413285		G	ATP-DIKD 1.5	隔板	13.63	12.14	11.55


\* 2 m 长度, 每米价格

## DIN 导轨端子板附件

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		图	Phoenix 类型	描述	单价		
制造商	制造商料号				1	10	50
651-1413272		G	ATP-DIK 1.5	隔板	12.67	10.50	9.98
651-3001624		H	FBRN 10-4 N	10 位固定桥, 可分离	51.33	45.97	43.73
651-2770642		H	FBRI 10-5 N	10 位固定桥, 可分离	74.57	66.90	63.62
651-0203250		H	FBI 10-6	10 位固定桥, 可分离	58.86	52.75	47.46
651-0203263		H	FBI 10-8	10 位固定桥, 可分离	70.85	63.47	60.35
651-0203276		H	FBI 10-10	10 位固定桥, 可分离	91.86	82.32	75.10
651-2772080		H	FBRI 10-8N	10 位固定桥, 可分离	76.96	67.57	63.10
651-2303132		I	EBL 10-5	10 位插入桥, 可分离	21.16	19.00	18.03
651-0201139		I	EB 10-6	10 位插入桥, 可分离	33.90	30.32	28.83
651-0202138		I	EB 10-8	10 位插入桥, 可分离	41.87	37.55	34.05
651-0203137		I	EB 10-10	10 位插入桥, 可分离	56.10	50.29	45.59
651-3118135		I	EBS 10-8	10 位插入桥, 可分离	40.30	36.13	32.11
651-2715940		J	EB 80-DIK BU	80 位插入桥 (中间) 可分离	382.11	329.29	304.33
651-2715953		J	EB 80-DIK RD	80 位插入桥 (下部) 可分离	382.11	329.29	304.33
651-3009299		J	EB 56-18	80 位插入桥 (下部) 可分离	451.47	425.62	393.21
651-0301505		K	ISSBI 10-6	10 位隔离器桥接条	47.08	42.24	40.23
651-1302338		L	IS-K 4	隔离器, 用于桥接条	4.25	3.88	3.65
651-0921011		M	ST-SI-UK4	保险丝座 (5x20mm)	24.29	22.80	21.68
651-0921037		M	ST-SILED 24 UK4	保险丝座 30V 指示灯 (5x20mm)	90.37	84.71	80.83
651-0921053		M	ST-SILA 250-UK4	保险丝座 250V 指示灯 (5x20mm)	68.24	62.06	59.30
651-1421659		N	E/MK 1	末端支架, 用于 NS 15 DIN 导轨	7.60	6.76	6.44
651-0800886		N	EN/NS 35 N	末端支架, 用于 NS 35 DIN 导轨	10.13	9.31	8.72
651-1205037		O	SZS 0.4x2.5	螺丝刀 - 绝缘刀片轴	101.17	97.22	92.83
651-1205053		O	SZS 0.6x3.5	螺丝刀 - 绝缘刀片轴	101.17	97.22	92.83
651-1205066		O	SZS 1.0x4.0	螺丝刀 - 绝缘刀片轴	149.00	139.91	134.10
651-5600525		P	EM-DUO 120/20	120 出口, 用于 NS 35 DIN 导轨	241.01	203.68	192.06
651-1204384		-	Quick Wire Fox 6	120 出口, 用于 NS 35 DIN 导轨	698.81	-	-
651-2963860		-	SD-US/SC/LA/GY	单出口, 125V, 15 A	161.67	149.30	140.06

Phoenix Contact

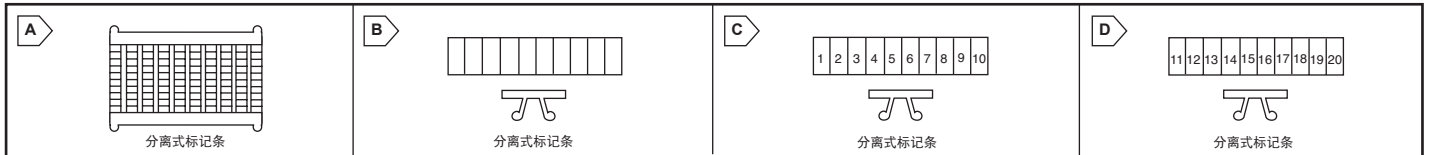

## 标记条, 用于 DIN 导轨端子板

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		图	Phoenix 型号	描述	用于端子板	单价		
制造商	制造商料号					1	10	50
651-0803579		A	ZBFM 4/WH: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 100 位	MT 1.5, MTTB 1.5	73.61	66.01	62.73
651-0800734		A	ZBFM 8/WH: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 50 位	UKK 5 HESI	82.02	73.63	69.96
651-0800268		A	ZBFM 4/WH, LGS: 1-100	预印刷标记条, 从 1 到 100	MT 1.5, MTTB 1.5	108.92	99.90	92.16
651-0805001		B	ZB 4: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 10 位	UK 1.5 N	13.34	11.99	11.40
651-1050004		B	ZB 5: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 10 位	MBK 3/EZ, UK 2.5 N	7.23	6.48	6.15
651-1051003		B	ZB 6: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 10 位	MBK 5/EZ, UK 5 N, UKK 5, SLKK 5, DIKD 1.5-TG, DIK 1.5, DIKD1.5, UK 4-TG, UDK 4-TG, UKK 5-TG, UT 4	7.60	6.78	6.46
651-1052002		B	ZB 8: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 10 位	UK 6 N, UK 5 HESI, UK 5 HESILED 24, UK 5 HESILA 250	8.42	7.11	6.22
651-1053001		B	ZB 10: 未印刷	未印刷标记条, 用于最多 10 位	UK 10 N, UK 6.3 HESI, UK 10.3 HESI, UK 6.3 HESILED 24, UK 6.3 HESILA 250	12.67	11.40	10.80
651-0805807:0001		C	ZB 4: QR: 1-10	预印刷标记条, 从 1 到 10	UK 1.5 N	18.85	16.91	16.02
651-1050017:0001		C	ZB 5, LGS: 1-10	预印刷标记条, 从 1 到 10	MBK 3/EZ, UK 2.5 N	11.40	10.21	9.76
651-1051016:0001		C	ZB 6, LGS: 1-10	预印刷标记条, 从 1 到 10	MBK 5/EZ, UK 5 N, UKK 5, SLKK 5, DIKD 1.5-TG, DIK 1.5, DIKD1.5, UK 4-TG, UDK 4-TG, UKK 5-TG, UT 4	11.40	10.21	9.76
651-1052015:0001		C	ZB 8, LGS: 1-10	预印刷标记条, 从 1 到 10	UK 6 N, UK 5 HESI, UK 5 HESILED 24, UK 5 HESILA 250	15.35	14.30	13.71
651-1053014:0001		C	ZB 10, LGS: 1-10	预印刷标记条, 从 1 到 10	UK 10 N, UK 6.3 HESI, UK 10.3 HESI, UK 6.3 HESILED 24, UK 6.3 HESILA 250	17.66	15.87	15.12
651-0805807:0011		D	ZB 4: QR: 11-20	预印刷标记条, 从 11 到 20	UK 1.5 N	18.85	16.91	16.02
651-1050017:0011		D	ZB 5, LGS: 11-20	预印刷标记条, 从 11 到 20	MBK 3/EZ, UK 2.5 N	11.40	10.21	9.76
651-1051016:0011		D	ZB 6, LGS: 11-20	预印刷标记条, 从 11 到 20	MBK 5/EZ, UK 5 N, UKK 5, SLKK 5, DIKD 1.5-TG, DIK 1.5, DIKD1.5, UK 4-TG, UDK 4-TG, UKK 5-TG, UT 4	11.40	10.21	9.76
651-1052015:0011		D	ZB 8, LGS: 11-20	预印刷标记条, 从 11 到 20	UK 6 N, UK 5 HESI, UK 5 HESILED 24, UK 5 HESILA 250	15.35	14.30	13.71
651-1053014:0011		D	ZB 10, LGS: 11-20	预印刷标记条, 从 11 到 20	UK 10 N, UK 6.3 HESI, UK 10.3 HESI, UK 6.3 HESILED 24, UK 6.3 HESILA 250	16.61	14.75	13.41
651-1051993		-	M-PEN	黑色标记笔	(用于所有未印刷标记条)	136.04	122.03	116.07