

ALCOSWITCH DIP 开关

GD 系列超薄型 DIP 开关

规格:

- 触点额定值: 0.4VA @ 24VDC 最大值
- 接触电阻: 100mΩ (最大值)
- 触点材料: 镀镍铜合金表面镀铜
- 标准胶带密封

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	Alcoswitch料号	图	尺寸“A” (mm)	位置数	单价			
						1	10	25	50
间距 2.54mm: 滑动驱动器									
506-GDS0404	1825006-5	GDS0404	A	10.02	4	22.72	20.79	18.85	17.95
506-GDS0604	1825006-9	GDS0604	A	15.09	6	26.30	24.14	21.83	20.86
506-GDS0804	1-1825006-3	GDS0804	A	20.18	8	24.44	22.42	20.34	19.59
间距 1.27mm: 翘板驱动器									
506-GDH02S04	1571983-1	GDH02S04	B	3.66	2	23.91	21.90	19.89	19.00
506-GDH04S04	1571983-4	GDH04S04	B	6.20	4	23.47	21.46	19.52	18.55
506-GDH06S04	1571983-8	GDH06S04	B	8.75	6	26.00	23.84	21.68	20.86
506-GDH08S04	1-1571983-0	GDH08S04	B	11.29	8	48.87	44.77	40.68	39.49
506-GDH10S04	1-1571983-3	GDH10S04	B	13.82	10	39.56	36.28	33.00	31.66

AD 系列 DIP 开关

规格:

- 触点额定值: 0.4VA @ 20VDC (最大值)
- 接触电阻: 50mΩ (最大值)
- 绝缘强度: 500 VAC
- 预期寿命: 1000 次循环
- 高压扫描触点适合水洗或溶剂清洁, 无需胶带密封
- 聚脂底座, 保护盖和驱动器材料
- 气密触点

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	Alcoswitch料号	图	尺寸“A” (mm)	位置数	单价			
						1	10	25	50
通孔, 带延伸型驱动器									
506-ADE0204	1825057-1	ADE0204	C	7.06	2	3.95	3.67	3.32	3.08
506-ADE0404	1825057-3	ADE0404	C	12.14	4	9.16	8.34	7.60	7.01
506-ADE0504	1825057-4	ADE0504	C	14.68	5	13.86	12.67	11.55	11.10
506-ADE0604	1825057-5	ADE0604	C	17.22	6	10.28	9.39	8.49	8.20
506-ADE0704	1825057-6	ADE0704	C	19.76	7	6.93	6.34	5.76	5.51
506-ADE0804	1825057-7	ADE0804	C	22.3	8	11.32	10.36	9.46	8.72
通孔, 带齐平驱动器									
506-ADF0204	1825002-1	ADF0204	D	7.06	2	7.15	6.51	5.95	5.65
506-ADF0404	1825002-5	ADF0404	D	12.14	4	6.41	6.11	5.89	5.66
506-ADF0604	1825002-9	ADF0604	D	17.22	6	5.44	3.46	3.15	3.02
506-ADF0804	1-1825002-3	ADF0804	D	22.3	8	9.83	8.94	8.12	7.75
通孔, 带 Piano 驱动器 (闸柄向下“开”)									
506-ADP0204	1571999-1	ADP0204	E	7.06	2	13.26	12.07	10.95	10.43
506-ADP0404	1571999-6	ADP0404	E	12.14	4	14.83	13.56	12.37	11.77

7000 系列 PREMIUM DIP 开关

- 额定电流和电压: 非开关-1.0A 最大值 @ 50VDC
- 外壳: 玻纤填充聚脂, UL 94V-0 等级
- 弹簧触点和引脚: 镀镍铜合金表面镀铜
- 间距: 2.54mm

订购 100 只及以上者, 请来电询价。


贸泽电子料号	泰科电子料号	图	操作杆类型	尺寸“A” (mm)	位置数	单价			
						1	10	25	50
密封									
506-154358025	1-5435802-5	F	钢琴	12.19	4	16.17	14.75	13.48	12.96
506-154358027	1-5435802-7	F	钢琴	17.27	6	17.43	15.94	14.53	13.86
506-54358029	5435802-9	F	钢琴	22.352	8	22.20	20.34	18.48	17.81
506-2-5435802-0	2-5435802-0	F	钢琴	27.432	10	13.86	12.67	11.47	11.18
571-44351669	4-435166-9	G	翘板	12.19	4	19.22	17.43	15.87	14.30
506-54351663	5-435166-3	G	翘板	22.352	8	13.41	12.89	12.52	12.22
非密封									
506-1-5435802-0	1-5435802-0	F	钢琴	7.112	2	48.95	44.85	40.75	39.19
506-5435802-3	5435802-3	F	钢琴	12.19	4	12.52	11.40	10.36	9.91
571-54358021	5435802-1	F	钢琴	22.352	8	17.21	15.72	14.30	13.63
506-5435166-2	5435166-2	G	翘板	12.19	4	34.64	30.62	29.28	26.82
506-54351665	5435166-5	G	翘板	22.352	8	37.92	35.24	32.18	29.95

7100 系列标准 DIP 开关

- 额定电流/电压: 非开关 - 1.0A 最大值 @ 40VDC
- 绝缘耐压: 500VDC (最小值)
- 电容: 5pF, 最大值
- 外壳: 玻纤填充聚脂, UL 94V-0 等级, 蓝色
- 翘板: 聚脂 UL 94V-0 等级, 白色
- 弹簧触点和引脚: 镀镍铜合金表面镀铜

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	图	类型	尺寸“A” (mm)	位置数	单价			
						1	10	25	50
标准封装									
571-254356409	2-5435640-9	G	非密封	7.112	2	29.35	27.57	25.11	23.84
506-54356402	5435640-2	G	非密封	12.19	4	9.16	8.34	7.60	7.00
506-5435640-4	5435640-4	G	非密封	17.27	6	7.30	6.70	6.10	5.78
571-54356405	5435640-5	G	非密封	22.352	8	8.57	7.40	6.75	6.39
506-354356405	3-5435640-5	G	密封	7.112	4	10.50	9.61	8.72	8.34
571-354356406	3-5435640-6	G	密封	14.73	5	7.60	6.96	6.32	6.05
571-354356407	3-5435640-7	G	密封	17.27	6	11.62	10.65	9.69	9.31
571-3-5435640-9	3-5435640-9	G	密封	22.352	8	14.01	12.81	11.70	11.25
超薄									
571-354356684	3-5435668-4	H	密封	12.19	4	17.21	15.65	14.30	13.63

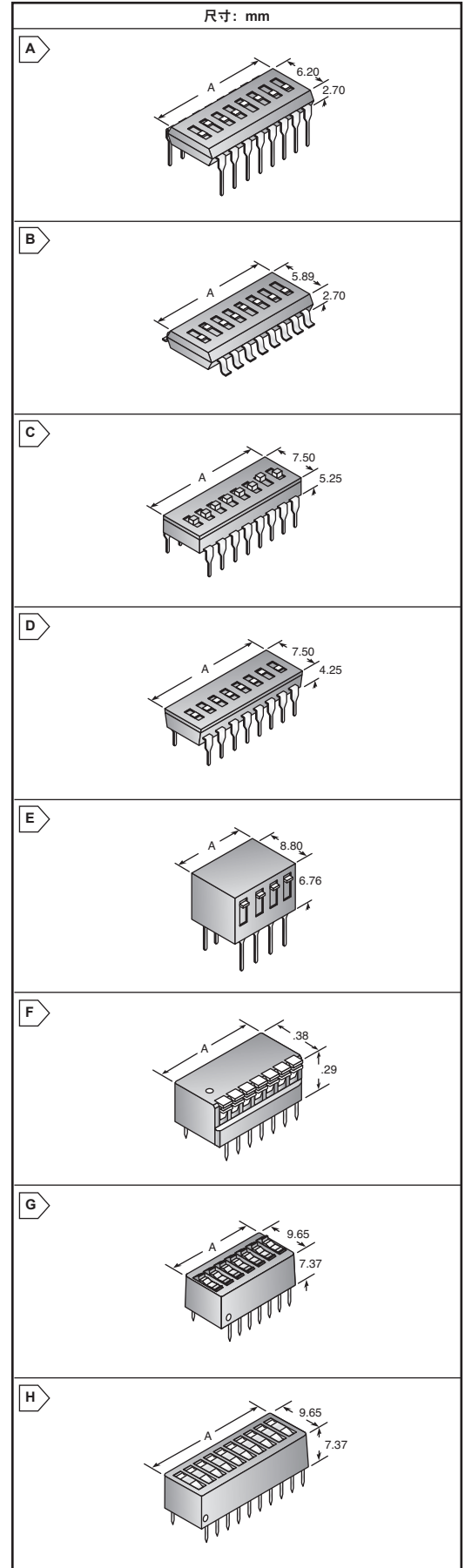

Alcoswitch
DIP/SIP 开关