

CRYDOM 固态继电器

CRYDOM CN 系列单路直插可插拔固态继电器，DIN 导轨安装插座和组件

CN 系列 SSR 特性和优点:

- 5 mm 小型 SIP SSR
- 额定值 24 VDC @ 3.5 A, 48 VDC @ 100 mA 和 240 VAC @ 2 Ar
- 直流控制 5、24 和 60 V
- IP67 保护完全封装

DRACN 系列组件特性和优点:


- 6.2 mm 底座端子板设计
- 5 和 24 VDC 以及 120 和 240 VAC 控制输入选项
- 24 VDC @ 3.5 A, 48 VDC @ 100 mA 和 240 VAC @ 2 A 工作电压额定值
- 插座夹适合所有标准 35 mm DIN 导轨



RoHS Compliant

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Crydom 料号	图	负载电压	单价		
				1	10	25
CN 系列						
558-CN024D05	CN024D05	A	24VDC, 3.5A	121.81	115.92	113.69
558-CN024D24	CN024D24	A	24VDC, 3.5A	121.81	115.92	113.69
558-CN240A05	CN240A05	A	240VAC, 2A	91.49	87.09	85.45
558-CN240A24	CN240A24	A	240VAC, 2A	91.49	87.09	85.45
DRACN 系列组件						
558-DRA-CN024D05	DRA-CN024D05	B	24 VDC, 3.5A	281.39	267.75	262.69
558-DRA-CN024D24	DRA-CN024D24	B	24 VDC, 3.5A	277.66	264.25	259.19
558-DRA-CN240A05	DRA-CN240A05	B	240 VAC, 2A	251.07	238.92	234.38
558-DRA-CN240A120	DRA-CN240A120	B	240 VAC, 2A	273.34	260.08	255.16
558-DRA-CN240A24	DRA-CN240A24	B	240 VAC, 2A	247.34	235.42	230.95
558-DRA-CN240A240	DRA-CN240A240	B	240 VAC, 2A	280.12	266.56	256.50

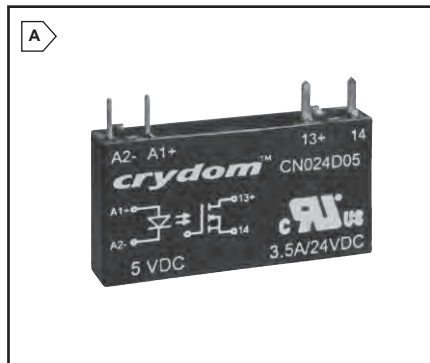

CRYDOM 系列 CKM (DIN 导轨和面板安装)

特性和优点:

- 额定值: 10A至30A @ 60 VDC
- 纤薄型 22.5mm (宽度) 封装
- 低泄漏
- LED 输入状态指示灯
- 直流控制



RoHS Compliant

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Crydom 料号	图	最大负载电流	单价		
				1	10	25
558-CKM0610	CKM0610	C	10 A	523.06	498.48	475.53
558-CKM0620	CKM0620	C	20 A	577.15	550.03	524.70
558-CKM0630	CKM0630	C	30 A	684.73	652.55	622.52



CRYDOM CMX 系列

特性和优点:


- SIP SSR
- 额定值: 20A @ 60 VDC, 10A @ 100 VDC, 10A @ 60 VDC 和 3A @ 200 VDC
- MOSFET 输出
- 直流控制
- 低开态阻抗



RoHS Compliant

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Crydom 料号	图	最大负载电流	单价		
				1	10	25
558-CMX100D10	CMX100D10	D	10 A	281.54	268.27	255.98
558-CMX60D10	CMX60D10	D	10 A	250.17	247.86	246.97
558-CMX60D5	CMX60D5	D	5 A	237.06	234.82	216.12

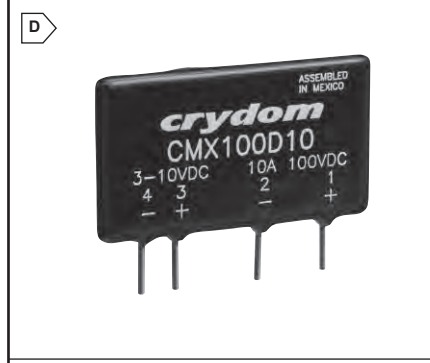

CRYDOM UPD 系列

特性和优点:

- SIP SSR
- 1 个封装中 3 输出通道，带公共控制输入
- 每个通道额定值 15A @ 280 VAC
- PCB 安装封装或者面板安装快速连接端子 (F 选项)

- SCR 输出，用于重型工业负载
- 过零 (电阻负载) 或者随机 (电感负载) 输出
- 单通道额定值 15A 和 25A @ 280 VAC



RoHS Compliant

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Crydom 料号	图	最大负载电流	单价		
				1	10	25
558-UPD2415DF	UPD2415DF	E	15 A	368.63	351.49	335.47
558-UPD2415TP-10	UPD2415TP-10	E	15 A	543.33	499.60	477.25
558-UPD2425	UPD2425	E	25 A	282.13	268.87	256.50
558-UPD2425F	UPD2425F	E	25 A	295.62	281.91	269.09
558-UPD2425F-10	UPD2425F-10	E	25 A	301.80	287.79	274.68

