


# STMicroelectronics 稳压器

产品可能符合 RoHS 标准。在 mouser.cn 上查看 RoHS 状态。



电源管理

STMicroelectronics

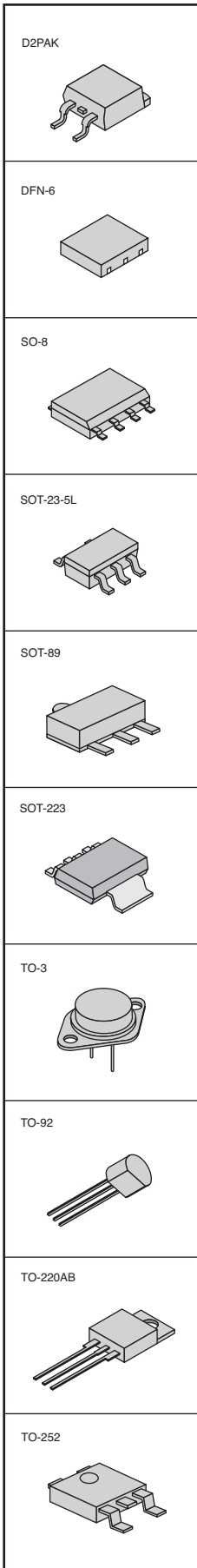

## STMicroelectronics 正极性固定稳压器 (续)

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	STM料号	封装	输出电压 (V)	输出电流 (A)	压降电压 (典型值) (V)	线路调整 (最大值) (mV)	负荷调整 (最大值) (mV)	温度范围 (°C)	单价		
									1	10	100
<b>过孔</b>											
511-L7818CT	L7818CT	TO-3	18.0	1.0	2.0	360	360	0 至 +150	25.18	22.50	18.40
511-L7818CV	L7818CV	TO-220AB	18.0	1.0	2.0	360	360	0 至 +150	4.84	4.02	3.06
511-L78S18CV	L78S18CV	TO-220AB	18.0	2.0	-----	360	200	0 至 +150	7.23	6.26	4.86
511-L78M24CV	L78M24CV	TO-220AB	24.0	0.5	2.0	100	480	0 至 +150	4.99	4.32	3.37
511-L7824CT	L7824CT	TO-3	24.0	1.0	2.0	480	480	0 至 +150	25.18	22.50	18.40
511-L7824CV	L7824CV	TO-220AB	24.0	1.0	2.0	480	480	0 至 +150	4.84	4.02	3.06
511-L78S24CV	L78S24CV	TO-220AB	24.0	2.0	-----	480	250	0 至 +150	5.44	4.69	3.66

## STMicroelectronics 正极性固定低压差稳压器

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	STM料号	封装	输出电压 (V)	输出电流 (A)	压降电压 (典型值) (V)	线路调整 (最大值) (mV)	负荷调整 (最大值) (mV)	温度范围 (°C)	单价		
									1	10	100
<b>表面贴装</b>											
511-LD1117DT12	LD1117DT12TR	TO-252	1.2	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	5.96	4.84	4.13
511-LD1117S12	LD1117S12TR	SOT-223	1.2	0.8	1.1	0.2	0.4	0 至 +125	7.90	6.85	5.41
511-LD39015M125R	LD39015M125R	SOT-23-5L	1.25	0.15	0.08	0.01	0.002	-40 至 +125	5.89	5.07	4.00
511-LD1117S25C	LD1117S25CTR	SOT-223	2.5	0.8	1.1	30	30	0 至 +125	5.59	4.77	3.80
511-LD39050PU25R	LD39050PU25R	DFN-6	2.5	0.5	0.2	0.01	0.002	-40 至 +125	8.94	7.97	6.33
511-LK112M33	LK112M33TR	SOT-23-5L	3.3	0.1	0.24	20	30	-30 至 +80	8.57	7.67	6.09
511-LK112SM33	LK112SM33TR	SOT-23-5L	3.3	0.2	0.24	20	30	-30 至 +80	7.15	6.18	4.89
511-LD39050PU33R	LD39050PU33R	DFN-6	3.3	0.5	0.2	0.01	0.002	-40 至 +125	8.94	7.97	6.33
511-LD29080DT33R	LD29080DT33R	TO-252	3.3	0.8	0.1	1	0.5	-40 至 +125	11.62	10.36	8.20
511-LD1117D33CT-TR	LD1117D33CTR	TO-252	3.3	0.8	1.1	30	30	0 至 +125	5.59	4.77	3.80
511-LD1117AS33	LD1117AS33TR	SOT-223	3.3	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	7.23	6.26	4.94
511-LD1117S33	LD1117S33	SOT-223	3.3	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	3.80	3.35	3.15
511-LD1117S33C	LD1117S33C	SOT-223	3.3	0.8	1.1	30	30	-40 至 +125	5.51	4.40	3.29
511-LD1086D2T33-TR	LD1086D2T33TR	D <sup>+</sup> 封装	3.3	1.5	1.3	6	10	-40 至 +25	12.89	11.47	9.09
511-L78M05CDT-TR	L78M05CDT-TR	TO-252	5.0	0.5	2.0	100	100	0 至 +150	2.83	2.46	2.41
511-L78M05ABDT-TR	L78M05ABDT-TR	TO-252	5.0	0.5	2.0	100	100	-40 至 +125	4.25	4.10	3.95
511-L78L05ACD-TR	L78L05ACD13TR	SO-8	5.0	0.1	1.7	200	60	0 至 +150	4.77	3.80	2.85
511-L7805ABD2-TR	L7805ABD2-TR	D <sup>+</sup> 封装	5.0	1.0	2.0	100	100	-40 至 +125	6.85	5.89	4.69
511-LK112SM50	LK112SM50TR	SOT-23-5L	5.0	0.2	0.24	20	30	-30 至 +80	6.78	5.81	4.60
511-LD1117S50	LD1117S50TR	SOT-223	5.0	0.8	1.1	10	15	0 至 +125	3.87	3.35	3.20
<b>过孔</b>											
511-LD1117ADT33-TR	LD1117ADT33TR	TO-252	1.2	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	7.90	6.85	5.41
511-LD1117V25	LD1117V25	TO-220AB	2.5	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	10.73	6.62	4.84
511-LD1117V33	LD1117V33	TO-220AB	3.3	0.8	1.1	6	10	0 至 +125	5.07	4.40	3.42
511-LD1117V33C	LD1117V33C	TO-220AB	3.3	0.8	1.1	30	30	0 至 +125	5.44	4.69	3.66
511-LD1086V33	LD1086V33	TO-220AB	3.3	1.5	1.3	10	25	-40 至 +150	10.43	9.24	7.30
511-L4941BV	L4941BV	TO-220AB	5.0	1.0	0.45	20	20	0 至 +125	12.14	10.95	8.79
511-L4940V5	L4940V5	TO-220AB	5.0	1.5	0.5	10	25	0 至 +125	16.46	14.83	11.92
511-LD1085V50	LD1085V50	TO-220AB	5.0	3.0	1.3	10	10	-40 至 +125	12.14	10.95	8.79

## STMicroelectronics 正极性固定特低压差稳压器

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	STM料号	封装	输出电压 (V)	输出电流 (A)	压降电压 (典型值) (V)	线路调整 (最大值) (mV)	负荷调整 (最大值) (mV)	温度范围 (°C)	单价		
									1	10	100
<b>表面贴装</b>											
511-LF25CDT-TR	LF25CDT	TO-252	2.5	0.5	0.2	12	10	-40 至 +125	13.11	11.25	9.16
511-LD2981ABM33	LD2981ABM33TR	SOT-23-5L	3.3	0.1	0.2	0.014	-----	-40 至 +125	8.57	7.67	6.09
511-LF33CDT-TR	LF33CDT-TR	TO-252	3.3	0.5	0.2	16	16	-40 至 +125	11.99	10.73	8.49
511-KF33BDT-TR	KF33BDT-TR	TO-252	3.3	1.0	0.2	18	50	-40 至 +125	11.99	10.43	8.49
511-LD2980ABM50	LD2980ABM50TR	SOT-23-5L	5.0	0.05	0.12	0.014	-----	-40 至 +125	7.90	6.85	5.41
511-LD2980CM50	LD2980CM50TR	SOT-23-5L	5.0	0.05	0.12	0.014	-----	-40 至 +125	6.78	5.81	4.60
511-LD2981ABM50	LD2981ABM50TR	SOT-23-5L	5.0	0.1	0.2	0.014	-----	-40 至 +125	8.20	7.30	5.83
511-LD2981ABU50	LD2981ABU50TR	SOT-89	5.0	0.1	0.2	0.014	-----	-40 至 +125	13.41	11.92	9.46
511-LM2931AD50	LM2931AD50R	SO-8	5.0	0.1	0.25	10	50	-40 至 +125	7.15	6.18	4.89
511-LM2931ADT50R	LM2931ADT50	TO-252	5.0	0.1	0.25	10	50	-40 至 +125	9.24	8.20	6.56
511-KF50BDT-TR	KF50BDT-TR	TO-252	5.0	1.0	0.2	18	50	-40 至 +125	10.73	9.54	7.60
511-LD29150DT50R	LD29150DT50R	TO-252	5.0	1.5	0.1	1	0.5	-40 至 +125	13.71	12.22	9.69
511-LF80ABDT-TR	LF80ABDT-TR	TO-252	8.0	0.5	0.35	40	40	-40 至 +125	9.54	8.12	7.34
<b>过孔</b>											
511-LE33CZ-TR	LE33CZ-TR	TO-92	3.3	0.1	0.2	20	25	-40 至 +125	6.56	5.66	4.47
511-LF33ABV	LF33ABV	TO-220AB	3.3	0.5	0.2	16	16	-40 至 +125	12.07	10.65	8.42
511-LF33CV	LF33CV	TO-220AB	3.3	0.5	0.2	16	16	-40 至 +125	10.06	8.94	7.06
511-LM2931AZ50R	LM2931AZ50R	TO-92	5.0	0.1	0.25	10	33	-40 至 +125	5.89	5.07	4.00
511-LE50ABZ-AP	LE50ABZ-AP	TO-92	5.0	0.1	0.2	20	15	-40 至 +125	7.82	5.44	5.12
511-L4931CZ50-AP	L4931CZ50-AP	TO-92	5.0	0.3	0.4	21	18	-40 至 +125	8.64	7.67	6.13
511-LF50CV	LF50CV	TO-220AB	5.0	0.5	0.2	25	25	-40 至 +125	11.85	10.43	8.27

## STMicroelectronics 正极性固定超低压差稳压器

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

<b>表面贴装</b>											
511-LDS3985M33R	LDS3985M33R	SOT-23-5L	3.3	0.3	0.4	0.1	0.01	-40 至 +125	7.52	6.56	5.35

## STMicroelectronics 电池充电器用正极性固定稳压器

订购 250 只及以上者, 请来电询价。

<b>过孔</b>											
511-PB137ACV	PB137ACV	TO-220AB	13.7	1.5	2.1	150	100	-0 至 +150	9.83	8.72	6.90