





NUMBER C-178842

三角線(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

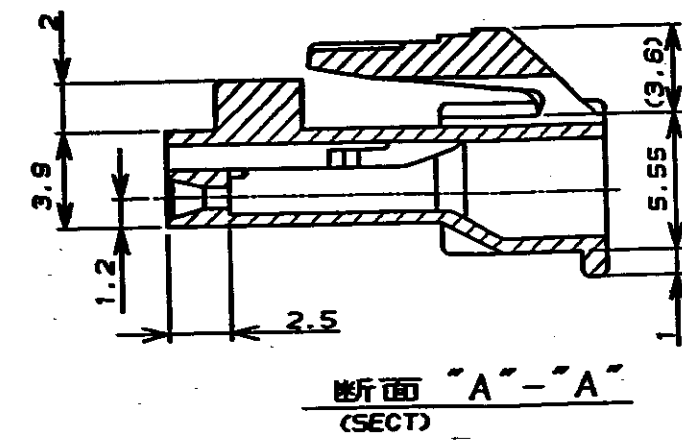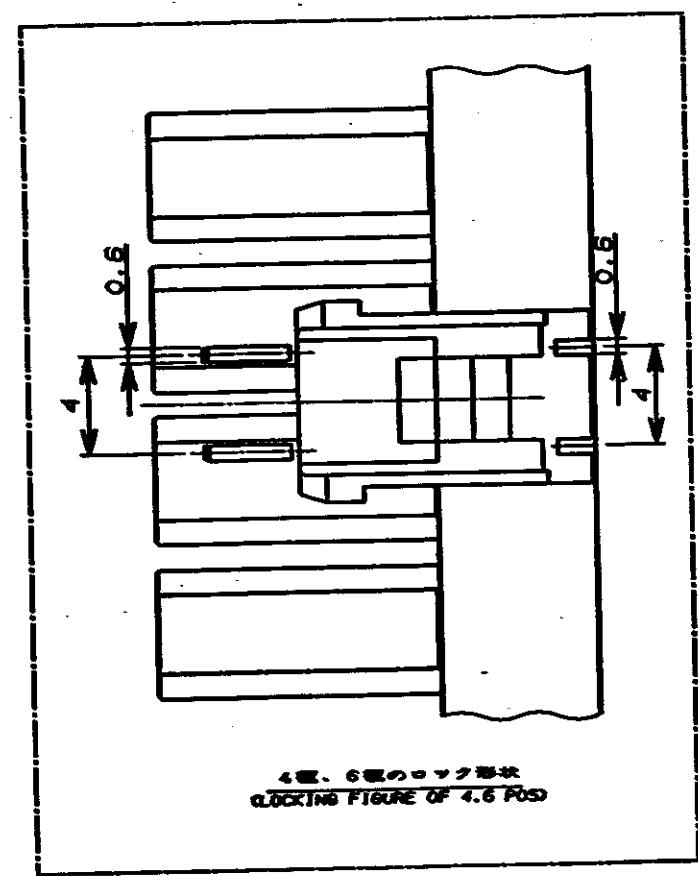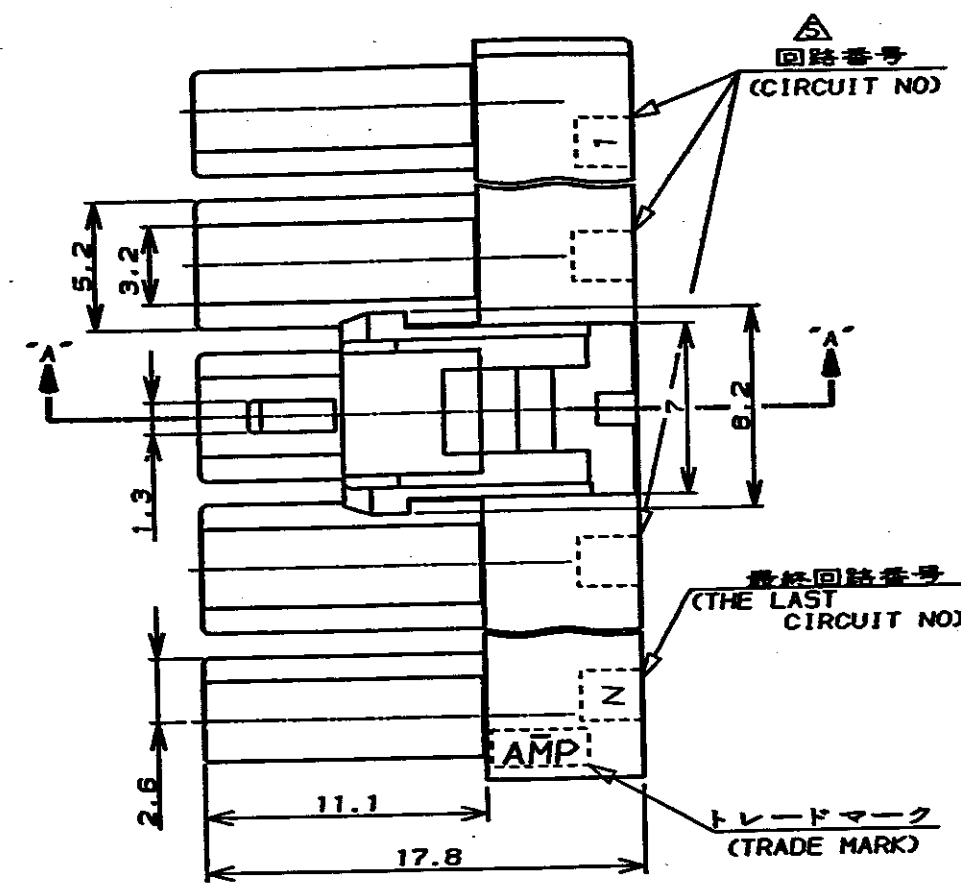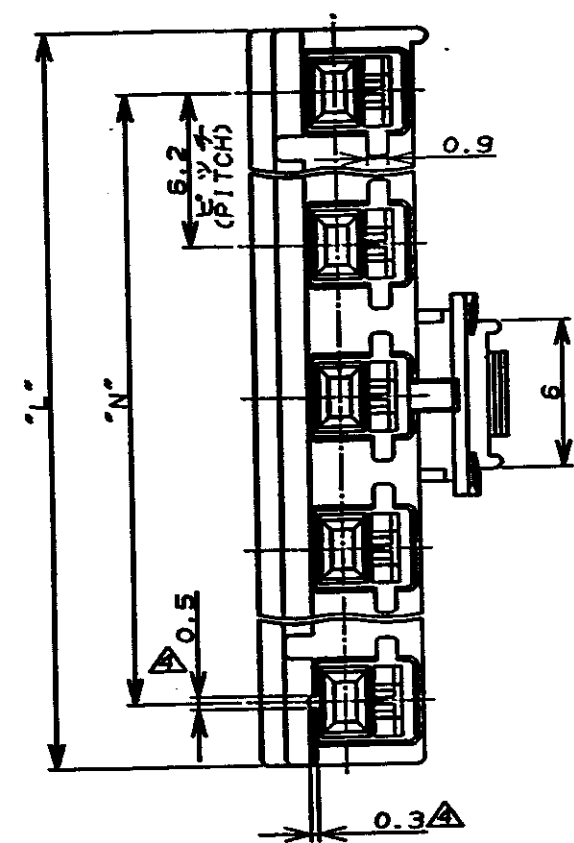

- 注:
- 1 通用製品規格: 108-5302
 - 2 適用コンタクト型番: リセコンタクト
175151- (26-22AWG)
175152- (16-20AWG)
 - 3 嵌合相手側製品型番:
6.2mmピッチヘッダアッセンブリ (Vタイプ)
-178841-
- △ 最終回路NO. 部のみ適用 (キーイング)
- △ 回路NO. 3極 1,3のみ
4極 1,4のみ
6極 1,2,3,4,5,6
9極 1,2,3,4,6,7,8,9のみ
- △ 材料 6/6ナイロン (UL94V-0)
トラッキングインデックス (CTI) 500<TI

- NOTES:
- 1. PRODUCT SPEC: 108-5302
 - 2. APPLICABLE CONTACT P/N: 175151- (26-22AWG)
175152- (16-20AWG)
 - 3. MATING CONN. P/N: TAB HEADER ASS'Y (V TYPE)
-178841-
- △ KEYING POSITION (THE LAST CIRCUIT)
- △ CIRCUIT NO. 3 POS. 1,3 ONLY
4 POS. 1,4 ONLY
6 POS. 1,2,3,4,5,6
9 POS. 1,2,3,4,6,7,8,9 ONLY
- △ MATERIAL 6/6NYLON (UL94V-0), CTI 500<TI

54.749.6	黒 (BLACK)	9	9-178842-9
↑	青 (BLUE)	↑	9- -6
↓	黄 (YELLOW)	↓	9- -4
↓	赤 (RED)	↓	9- -2
54.749.6	自然色 (NATURAL)	9	9- -1
36.131.0	黒 (BLACK)	6	6- -9
↑	青 (BLUE)	↑	6- -6
↓	黄 (YELLOW)	↓	6- -4
↓	赤 (RED)	↓	6- -2
36.131.0	自然色 (NATURAL)	6	6- -1
23.718.6	黒 (BLACK)	4	4- -9
↑	青 (BLUE)	↑	4- -6
↓	黄 (YELLOW)	↓	4- -4
↓	赤 (RED)	↓	4- -2
23.718.6	自然色 (NATURAL)	4	4- -1
17.512.4	黒 (BLACK)	3	3- -9
↑	青 (BLUE)	↑	3- -6
↓	黄 (YELLOW)	↓	3- -4
↓	赤 (RED)	↓	3- -2
17.512.4	自然色 (NATURAL)	3	3- -1
L	N	極数 (POS)	型番 (P/N)
寸法 (DIMENSION)	色調 (COLOR)		

Copyright ©19 年				Copyright ©19 年				AMP				日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
電線電線径 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) アンパ ユニバーサル パワーコネクタ 6.2mm ピッチ プラグハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 6.2mm PITCH PLUG HOUSING (SGL ROW)							
材料 (MATERIAL) 注△参照				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				SIZE LOC 番号 (No.)			
B 変更 FJ00-0006-93 M.S.				A 変更 J-0363 A.S.				O 作成 J-0297 A.S.				C-178842			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				M. SHINDO 7/31 '91				REV. B SHEET 1 OF 1			
Y. FUJITA 7/31 '91				N. ONOUE 8/1 '91				10mm ±0.2 30mm ±0.25 30mm ±0.3 角 度 ±3°							

参考 図 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[9-178842-1](#)