
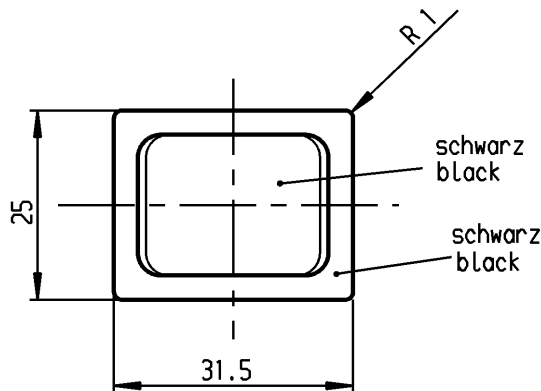


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			22 +0.2
			22 +0.2
			22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

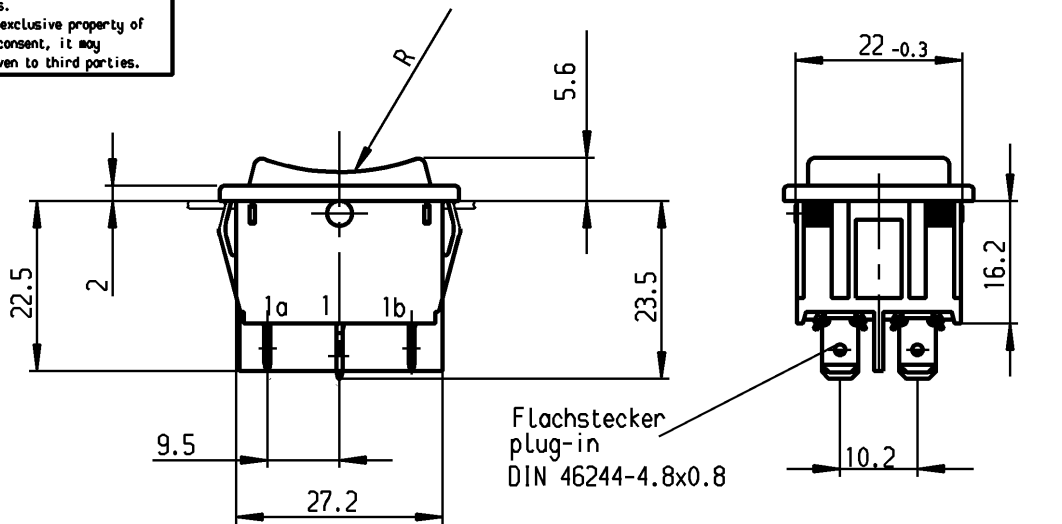

Aufschrift
Marking

Ⓢ
1839.
6(4)/250 ~ T105/55



6A 125-250V AC
1/8 HP
R58 

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion einseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT
with centre-off
biased from one side
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1839.1602
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4	0.6	± 2°		0102030 mm			
d	21839	15.10.92	grh	i			gez./DRAWN BY 25.11.96 Grh gez./DRAWN BY Kiz	Geraeteschalter appliance switch	
c				h					
b				g	64508	26.08.09 hhe			
a				f	29987	08.08.00 grh			
				e	24370	25.11.96 grh			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 27.09.82	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1839.1602](#)