

PL 5 RV

Art. No. 4463 – 4 Ω



4 cm (1,6") Einbaulautsprecher in einem kleinen Kunststoffgehäuse mit Gewinding zur einfachen Montage in einer kreisrunden Öffnung ohne zusätzliche Schrauben. Guter Wirkungsgrad und gleichmäßiger Frequenzgang im sprachrelevanten Frequenzbereich. Erhöhte Belastbarkeit durch Hochpass-Kondensator. Mit 1 m Kabel.



Anwendungsmöglichkeiten

- Armaturenbretter, Tür- oder andere Verkleidungen in Fahrzeugen

4 cm (1.6") flush-mounted speaker in a small housing with a threaded mounting ring for easy installation in round openings without additional screws. Good efficiency and balanced frequency response in speech relevant for speech reproduction. Increased power handling by means of a high pass filter.

Typical applications


- Dashboards, door panels or other panels in vehicles

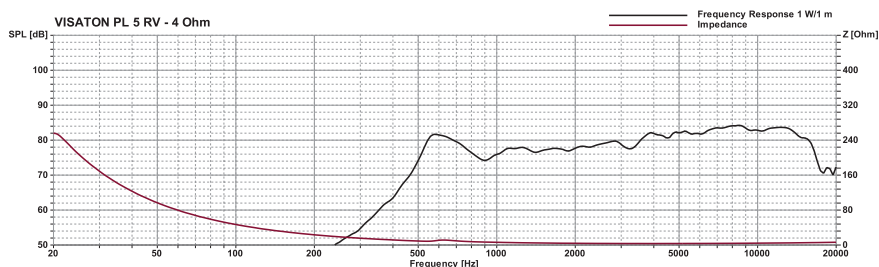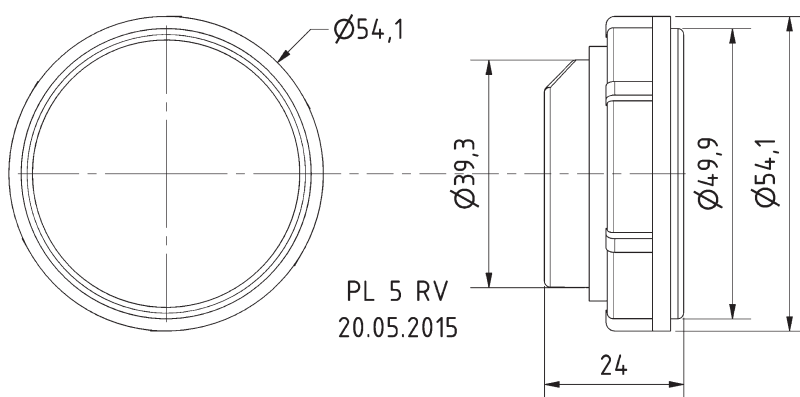

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	10 W
Impedanz	
Impedance	4 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	460-20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	79 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	620 Hz
Durchmesser Ausschnitt	
Cut-out diameter	44 mm
Wandstärke max.	
Max. thickness panel	10,5 mm
Anschluss	Offene Kabelenden
Terminal	open cable ends
Kabellänge	
Length of cable	1 m
Gewicht netto	
Net weight	76 g

PL 5 RV - 4 Ohm

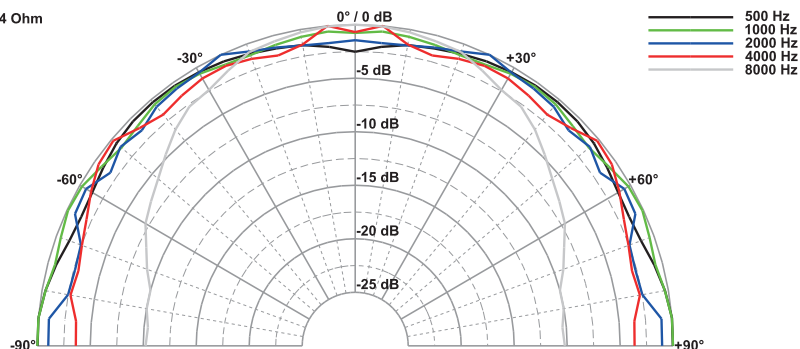

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[4463](#)